

Quick Start Guide

Guía de Inicio Rápido / Guide de démarrage rapide /
Schnellstartanleitung / Guida d'avvio rapido

TRIPP LITE
SERIES

USB 2.0 over Cat5 Plug-and-Play Extender Kit with Power over Cable

B203-101-POC

B203-104-POC

USB 2.0 sobre Cat5 Juego Extensor para Conectar y Usar con PoC

USB 2.0 sur Cat5 Kit d'extension Plug-and-Play avec alimentation par câble

USB 2.0 über Cat5 Plug-and-Play Extender Kit mit Stromversorgung über Kabel

Kit di estensione plug-and-play USB 2.0 su Cat5 con cavo di alimentazione



Purchased product may differ from image.

El producto comprado puede diferir de la imagen.

Le produit acheté peut différer de l'image.

Das gekaufte Produkt kann vom Bild abweichen.

Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.


EAT•N

Powering Business Worldwide


Installation

Instalación / Installation /
Installation / Installazione

B203-101-POC

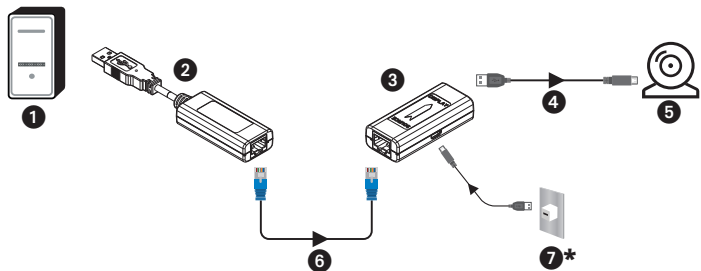

B203-104-POC

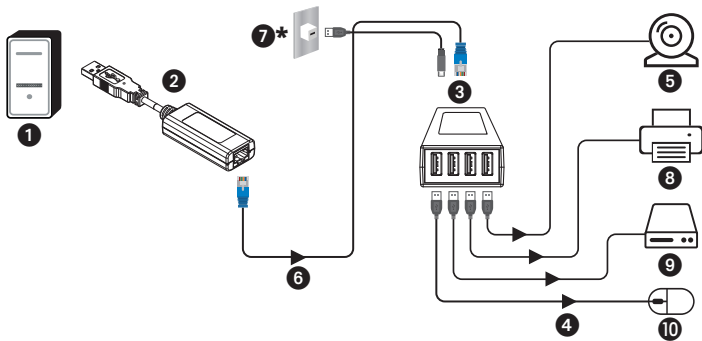

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

- 1 Workstation
- 2 Transmitter
- 3 Receiver
- 4 USB Cable
- 5 Web Cam
- 6 24 AWG Solid CAT 6 Cable Up to 164 ft. / 50 m
- 7 AC Outlet
- 8 Printer
- 9 Hard Drive
- 10 Mouse

* When connecting the receiver to high-power device(s), add external power via its USB Micro-B port.

Español

- 1 Estación de Trabajo
- 2 Transmisor
- 3 Receptor
- 4 Cable USB
- 5 Cámara Web
- 6 Cable CAT 6 Sólido 24 AWG hasta 50 m [164 pies]
- 7 Tomacorriente de CA
- 8 Impresora
- 9 Disco Duro

10 Mouse

* Al conectar el receptor a dispositivos de alta potencia, agregue alimentación externa mediante su puerto USB Micro-B.

Français

- 1 Poste de travail
- 2 Émetteur
- 3 Récepteur
- 4 Câble USB
- 5 Webcam
- 6 Prise AC
- 7 Câble Cat6 solide 24 AWG jusqu'à 50 m / 164 pi.
- 8 Imprimante
- 9 Disque dur
- 10 Souris

* Lorsque vous connectez le récepteur à un ou plusieurs appareils de haute puissance, ajoutez une alimentation externe via son port USB Micro-B.

Deutsch

- 1 Workstation
- 2 Sender
- 3 Receiver
- 4 USB-Kabel

- 5 Webcam
- 6 AC Ausgang
- 7 24 AWG Massivkabel Cat6 bis zu 50 m / 164 ft.
- 8 Drucker
- 9 Festplatte
- 10 Maus

* Wenn Sie den Empfänger an ein Gerät mit hoher Leistung anschließen, müssen Sie ihn über den USB-Micro-B-Anschluss mit Strom versorgen.

Italiano

- 1 Postazione di lavoro
- 2 Trasmittente
- 3 Ricevitore
- 4 Cavo USB
- 5 Webcam
- 6 Presa CA
- 7 Cavo Cat6 solido da 24 AWG fino a 50 m
- 8 Stampante
- 9 Disco rigido
- 10 Mouse

*Nel collegare il ricevitore a uno o più dispositivi ad alta potenza, aggiungere l'alimentazione esterna tramite la porta USB Micro-B.

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

Note: Test to make sure the entire installation works properly before pulling cables through ceilings or walls.

1. Connect the built-in USB cable on the transmitter unit to an available USB port on your computer.
2. Connect the RJ45 ports on the transmitter and receiver units with Cat5e/6 cable.

Note: The distance between the transmitter and receiver must be no longer than 164 ft. (50 m).

3. Connect a USB 2.0 device to each available port on the receiver unit.
4. (Optional) If connecting power-hungry device(s), use the USB Micro-B port on the receiver to add external power.

Español

Nota: Haga pruebas para asegurarse de que toda la instalación funcione correctamente antes de jalar los cables a través de techos o paredes.

1. Conecte el cable USB incorporado en la unidad transmisora a un puerto USB disponible en su computadora.
2. Conecte los puertos RJ45 de las unidades transmisora y receptora usando cable Cat5e / Cat6.

Nota: La distancia entre las unidades transmisora y receptora no debe ser mayor a 50 m [164 pies].

3. Conecte un dispositivo USB 2.0 a cada puerto disponible en la unidad receptora.
4. (Opcional) Si conecta dispositivos que consumen mucha energía, use el puerto USB Micro-B en el receptor para agregar alimentación externa.

Français

Remarque : testez l'installation pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement avant de tirer les câbles à travers les plafonds ou les murs.

1. Connectez le câble USB intégré sur l'unité émettrice à un port USB disponible sur votre ordinateur.
2. Connectez les ports RJ45 de l'émetteur et du récepteur à l'aide d'un câble Cat5e/6.

Remarque : La distance entre l'émetteur et le récepteur ne doit pas dépasser 50 m (164 pi.)

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

3. Connectez un dispositif USB 2.0 à chaque port disponible sur l'unité réceptrice.
4. (En option) Si vous connectez un ou plusieurs appareils gourmands en énergie, utilisez le port USB Micro-B du récepteur pour ajouter une alimentation externe.

Deutsch

Hinweis: Überprüfen Sie, ob die gesamte Installation ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie die Kabel durch Decken oder Wände ziehen.

1. Verbinden Sie das eingebaute USB-Kabel an der Sendeeinheit mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.
2. Verbinden Sie die RJ45-Anschlüsse an den Sender- und Empfängereinheiten mit einem Cat5e/6-Kabel.

Hinweis: Der Abstand zwischen Sender und Empfänger darf nicht größer als 50 m (164 ft.) sein.

3. Schließen Sie ein USB-2.0-Gerät an jeden verfügbaren Anschluss der Empfängereinheit an.
4. (Optional) Wenn Sie stromhungrige Geräte anschließen, verwenden Sie den USB-Micro-B-Anschluss des Empfängers, um eine externe Stromversorgung herzustellen.

Italiano

Nota: eseguire un test per assicurarsi che l'intera installazione funzioni correttamente prima di fare passare i cavi lungo soffitti o pareti.

1. Collegare il cavo USB incorporato dell'unità trasmittente a una porta USB disponibile sul computer.
2. Collegare le porte RJ45 sulle unità trasmettenti e riceventi col cavo Cat5e/6.

Nota: la distanza tra il trasmettitore e il ricevitore non deve essere superiore a 50 m).

3. Collegare un dispositivo USB 2.0 a ciascuna porta disponibile sull'unità ricevente.
4. (Opzionale) Se si collegano dispositivi che richiedono molta corrente, utilizzare la porta USB Micro-B sul ricevitore per aggiungere un'alimentazione esterna.

Warranty

**Garantía / Garantie /
Garantie / Garanzia**

1-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit TrippLite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Español

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Garantizamos por un (1) año a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite TrippLite.Eaton.com/support/product-returns. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Warranty

Garantía / Garantie /
Garantie / Garanzia

Français

GARANTIE LIMITÉE DE 1 ANNÉE

Nous garantissons que nos produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de un (3) année à partir de la date d'achat initiale. Notre responsabilité, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Visiter Triplite.Eaton.com/support/product-returns avant d'envoyer de l'équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF AUX TERMES DES PRÉSENTES, NOUS N'ÉMETTONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, nous ne pourrions être tenus responsables de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

La politique d'Eaton en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis.

Deutsch

1 JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von eins (1) Jahr ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie Triplite.Eaton.com/support/product-returns, bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIRECTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS

Warranty

**Garantía / Garantie /
Garantie / Garanzia**

DER VERWENDUNG DIESER PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Eaton hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Italiano

GARANZIA LIMITATA DI 1 ANNO

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di uno (1) anno dalla data dell'acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Prima di inviarci un prodotto per la riparazione, visitare TrippLite.Eaton.com/support/product-returns. La presente garanzia non si applica alle attrezzature danneggiate accidentalmente, per negligenza o errata applicazione o che siano state in qualsiasi modo alterate o modificate.

SALVO QUANTO QUI PREDISPOSTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. In alcuni Stati non sono consentite la limitazione o l'esclusione di garanzie implicite; pertanto, in tali casi, le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all'acquirente.

SALVO QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA FOSSIMO AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI. Nello specifico, non siamo responsabili di alcun costo, quali mancati redditi o guadagni, perdita di attrezzature, perdita dell'uso di attrezzature, perdita di software, perdita di dati, costi relativi a soluzioni alternative, reclami da parte di terzi, o di altra natura.

Eaton segue una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2023 Eaton
All Rights Reserved
Publication No. 23-08-355 /
93-4896_RevA
September 2023

Eaton is a registered
trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.