

UPS Mounting Orientations / Orientaciones para la Instalación del UPS / Orientations de montage de l'onduleur / Варианты расположения ИБП при монтаже / USV-Montagepositionen






Shown below are possible mounting positions for your Tripp Lite UPS system. Please check your model's specifications and Owner's Manual to confirm which orientations your model supports.

A continuación se muestran las posibles posiciones de instalación para su sistema UPS de Tripp Lite. Compruebe las especificaciones de su modelo y el Manual del Propietario para confirmar cuáles de las orientaciones son compatibles con su modelo.

Les positions de montages possibles pour l'onduleur Tripp Lite sont illustrées ci-dessous. Vérifier les caractéristiques techniques du modèle et le manuel de l'utilisateur pour confirmer les orientations possibles pour le modèle.

Далее показаны возможные положения ИБП Tripp Lite при монтаже. Варианты расположения, на которые рассчитана конкретная модель, указаны в ее технических характеристиках и Руководстве пользователя.

Im Folgenden sind mögliche Montagepositionen für Ihr Tripplite USV-System abgebildet. Bitte lesen Sie die Spezifikationen und das Benutzerhandbuch Ihres Modells, um zu überprüfen, welche Montagepositionen Ihr Modell unterstützt.

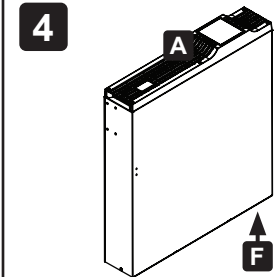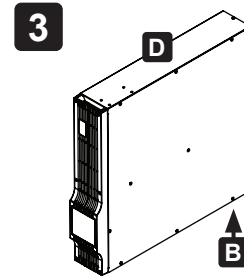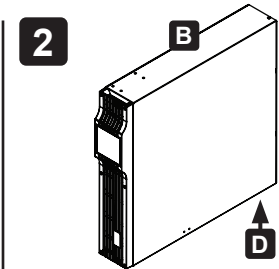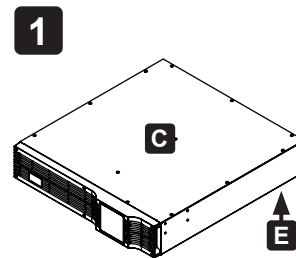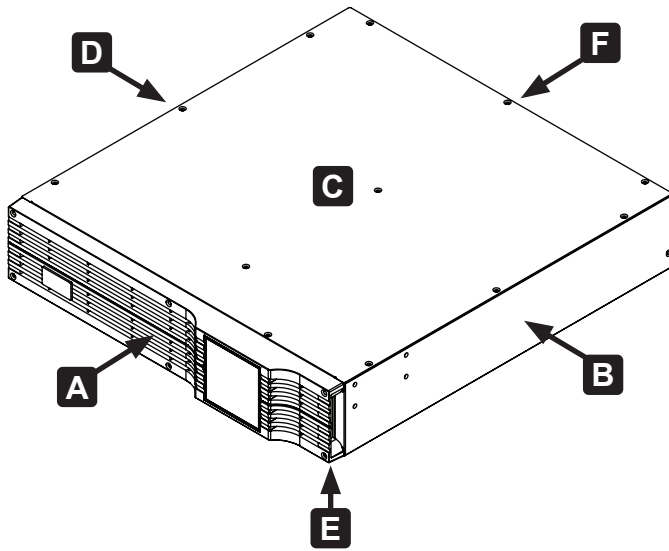

1 Rack Mount:
 Instalación en Rack:
 Montage dans un bâti:
 Монтируемые в стойку:
 Serverschrank:
C ↑, **E** ↓

2 Upright Tower Mount:
 Instalación Vertical en Torre:
 Montage vertical en tour:
 Вертикальный монтаж:
 Senkrechte Tower-Montage:
B ↑, **D** ↓

3 Upside-Down Tower Mount:
 Instalación en Torre con Lado Superior Abajo:
 Montage en tour à l'envers:
 Вертикальный монтаж в перевернутом положении:
 Umgekehrte Tower-Montage:
D ↑, **B** ↓

4 Vertical Mount:
 Instalación Vertical:
 Montage vertical:
 Вертикальный монтаж:
 Vertikale Montage:
A ↑, **F** ↓



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • tripplite.com/support

Copyright © 2021 Tripp Lite. All rights reserved.

21-08-074 93407A_RevA