

**HDMI over Cat5/6 Extenders**  
**Extensores HDMI sobre Cat5 y Cat6**  
**Rallonges de HDMI à Cat5/6**  
**HDMI über Cat5/6 Extender**  
**Estensori HDMI su Cat5/6**

B126-1A0-U  
B126-1A1-U  
B126-1P0  
B126-1P1M-U-POC



Purchased product may differ from image.  
El producto comprado puede diferir de la imagen.  
Le produit acheté peut différer de l'image.  
Das gekaufte Produkt kann vom Bild abweichen.  
Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.

**English**

**Key**

**Cable Connections**

- 1 Up to 125 ft. (38.1 m) Cat5e/6 solid cable at 1080P/60 Hz
- 2 Up to 175 ft. (53 m) Cat5e/6 solid cable at 1080i/60 Hz
- 3 Up to 50 ft. (15 m) Cat5e/6 solid cable at 1080P/60 Hz
- 4 Up to 70 ft. (21 m) Cat5e/6 solid cable at 1080i/60 Hz
- 5 Up to 15 ft. (4.5 m) HDMI cable
- 6 Micro USB Cable

**Connected Components**

- A HDR Player
- B IR Control Pad
- C IR Sensor
- D Level 1
- E Level 2
- F Level 3
- G Level 4
- H Monitor
- I Local Monitor (Optional)
- J RS-232 Scanner (Optional)

Refer to your cable's Owner's Manual for complete installation and operation instructions.

**Español**

**Clave**

**Conexiones de cables**

- 1 Cable sólido Cat5e/Cat6 a 1080P/60 Hz de hasta 125 pies (38,1 m)
- 2 Cable sólido Cat5e/Cat6 a 1080i/60 Hz de hasta 175 pies (53 m)
- 3 Cable sólido Cat5e/Cat6 a 1080P/60 Hz de hasta 50 pies (15 m)
- 4 Cable sólido Cat5e/Cat6 a 1080i/60 Hz de hasta 70 pies (21 m)
- 5 Cable HDMI de hasta 15 pies (4,5 m)
- 6 Cable micro USB

**Componentes conectados**

- A Reproductor HDR
- B Pad de control IR
- C Sensor IR
- D Nivel 1
- E Nivel 2
- F Nivel 3
- G Nivel 4
- H Monitor
- I Monitor local (opcional)
- J Escáner RS-232 (opcional)

Consulte el Manual del Usuario de su cable para ver las instrucciones completas de instalación y funcionamiento.

**Français**

**Acronyme**





**Connexions des câbles**

- 1 Jusqu'à 125 pieds (38,1 m) Cat5e/6 câble solide à 1080P/60 Hz
- 2 Jusqu'à 175 pieds (53 m) Cat5e/6 câble solide à 1080i/60 Hz
- 3 Jusqu'à 50 pieds (15 m) Cat5e/6 câble solide à 1080P/60 Hz
- 4 Jusqu'à 70 pieds (21 m) Cat5e/6 câble solide à 1080i/60 Hz
- 5 Jusqu'à 15 pieds (4,5 m) Câble HDMI
- 6 Câble micro USB

**Composants connectés**

- A Lecteur HDR
- B Contrôle IR Coussinet
- C Senseur IR
- D Niveau 1
- E Niveau 2
- F Niveau 3
- G Niveau 4
- H Moniteur
- I Moniteur local (en option)
- J RS-232 Scanner (en option)

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre câble pour obtenir des instructions complètes d'installation et d'utilisation.

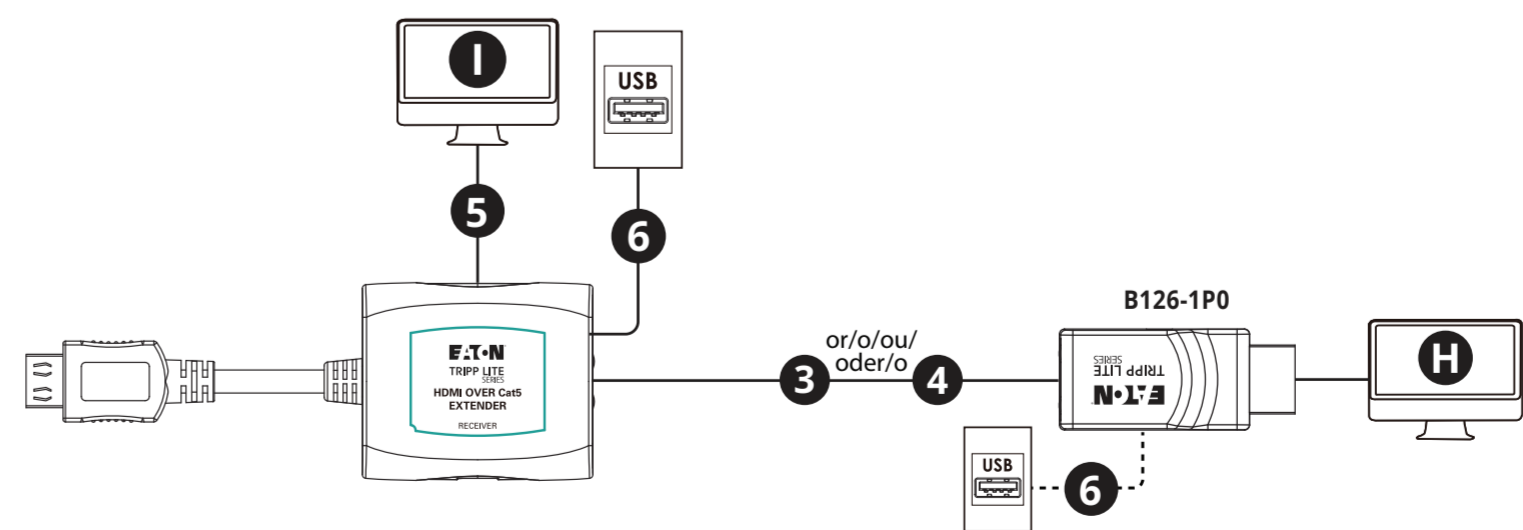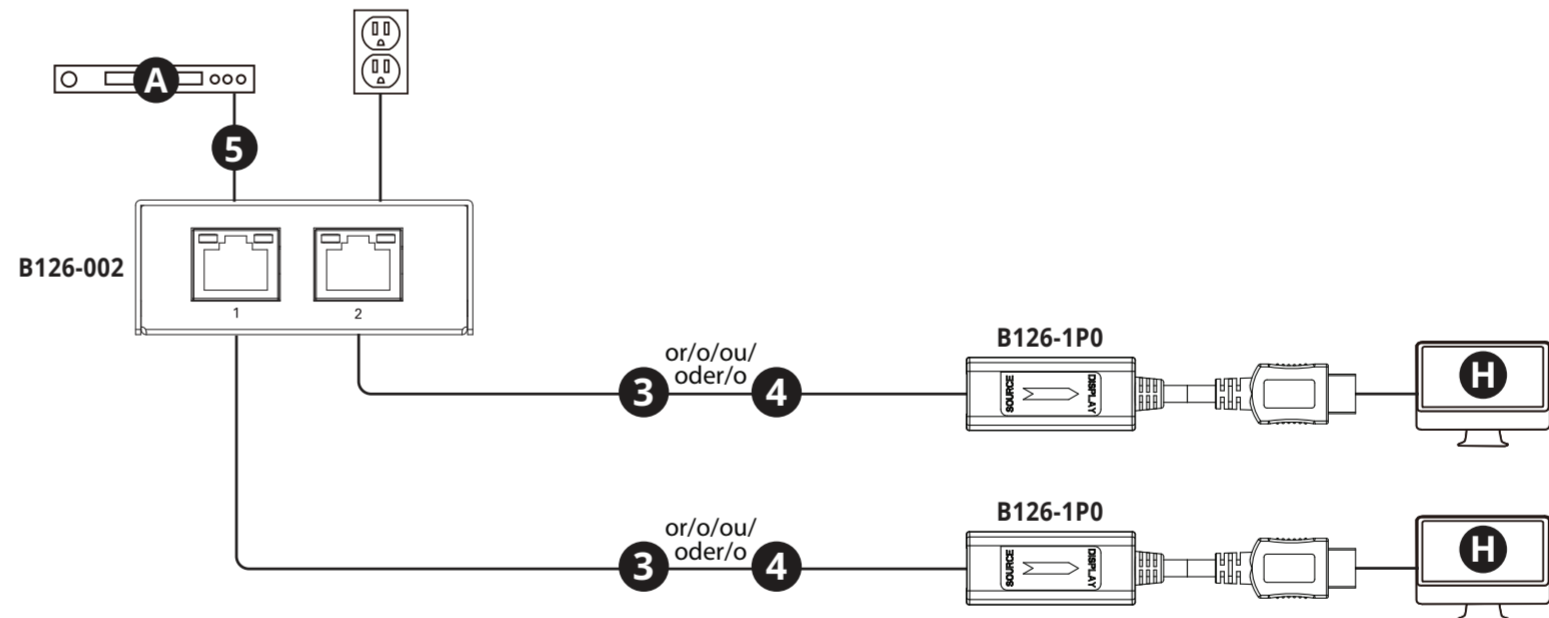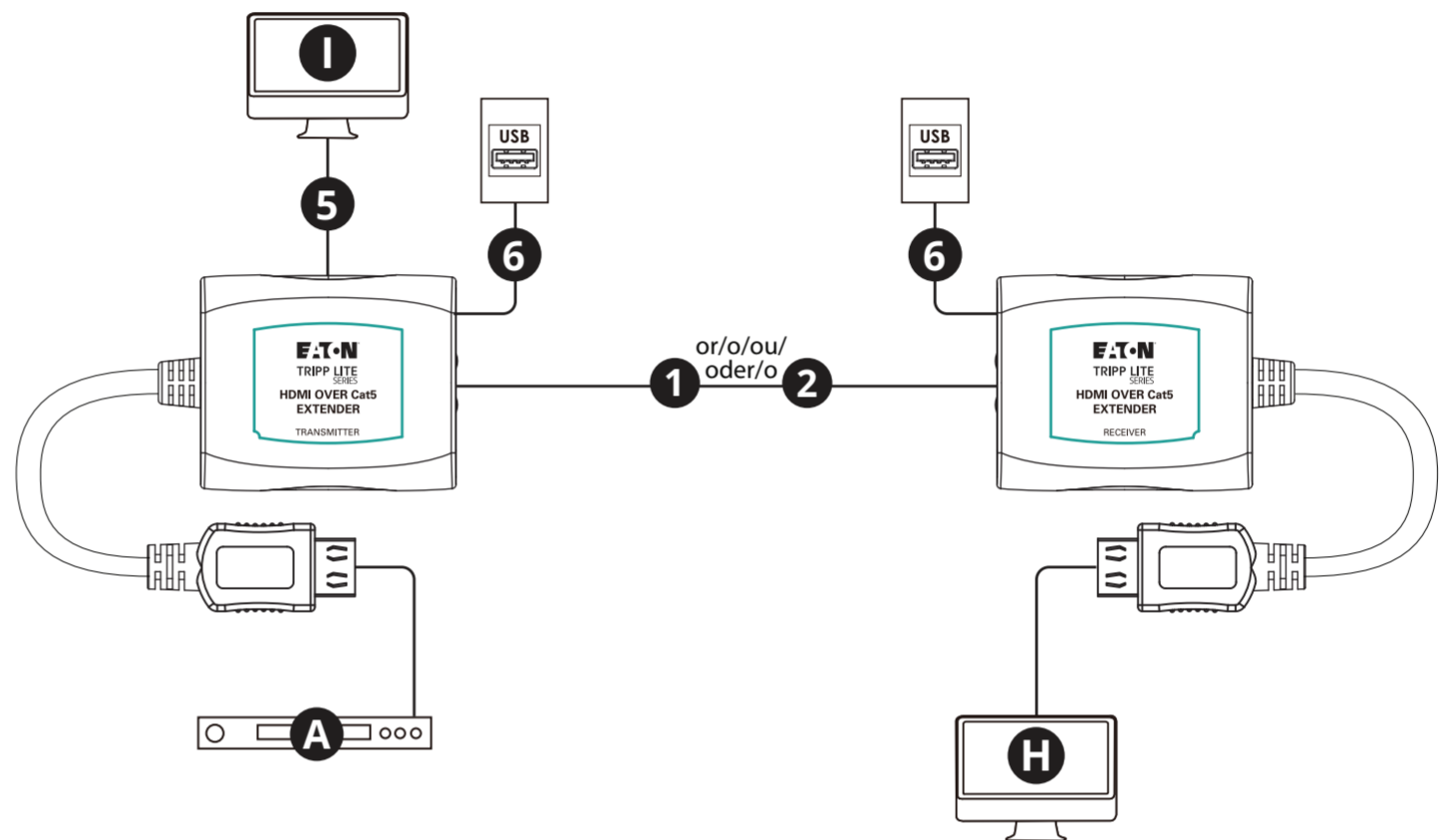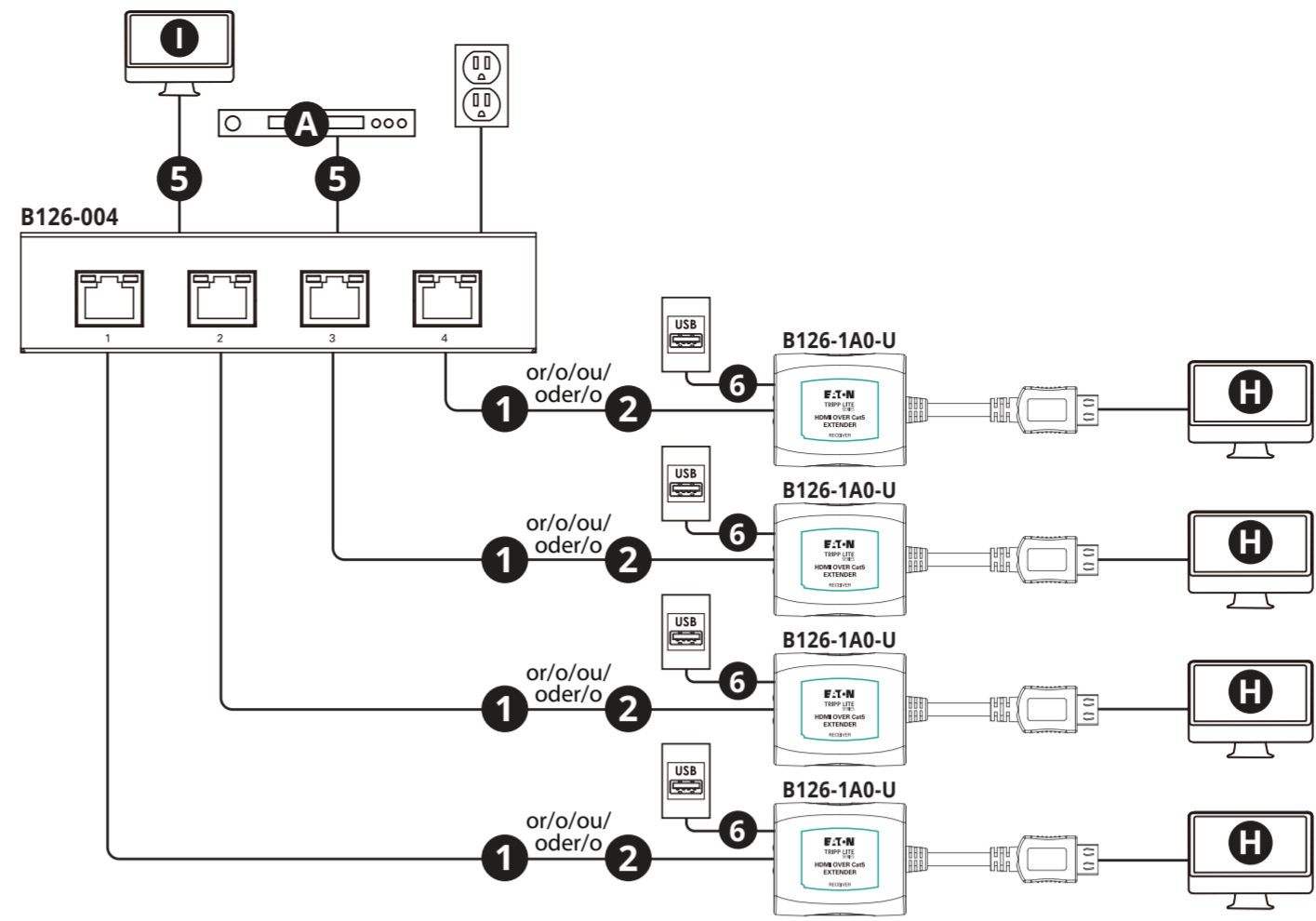

## Deutsch

### Schlüssel

#### Kabelanschlüsse

- 1 Bis zu 125 ft. (38,1 m) Cat5e/6 festes Kabel bei 1080P/60 Hz
- 2 Bis zu 175 ft. (53 m) Cat5e/6 festes Kabel bei 1080i/60 Hz
- 3 Bis zu 50 ft. (15 m) Cat5e/6 festes Kabel bei 1080P/60 Hz
- 4 Bis zu 70 ft. (21 m) Cat5e/6 festes Kabel bei 1080i/60 Hz
- 5 Bis zu 15 ft. (4,5 m) HDMI-Kabel
- 6 Micro-USB-Kabel

#### Verbundene Komponenten

- A HDR-Player
- B IR-Steuerung Pad
- C IR-Sensor
- D Level 1
- E Level 2
- F Level 3
- G Level 4
- H Monitor
- I Lokaler Monitor (optional)
- J RS-232 Scanner (optional)

**Vollständige Installations- und Betriebsanweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Kabels.**

## Italiano

### Legenda

#### Collegamenti dei cavi

- 1 Fino a 38,1 m (125 piedi) di cavo solido Cat5e/6 a 1080 P/60 Hz
- 2 Fino a 53 m (175 piedi) di cavo solido Cat5e/6 a 1080i/60 Hz
- 3 Fino a 15 m (50 piedi) di cavo solido Cat5e/6 a 1080P/60 Hz
- 4 Fino a 21 m (70 piedi) di cavo solido Cat5e/6 a 1080i/60 Hz
- 5 Cavo HDMI fino a 4,5 m (15 piedi)
- 6 Cavo Micro USB

#### Componenti collegati

- A Lettore HDR
- B Pad di controllo IR
- C Sensore IR
- D Livello 1
- E Livello 2
- F Livello 3
- G Livello 4
- H Monitor
- I Monitor locale (opzionale)
- J Scanner RS-232 (opzionale)

**Faccia riferimento al Manuale d'uso del suo cavo per le istruzioni complete sull'installazione e il funzionamento.**

# EATON

*Powering Business Worldwide*

Eaton has a policy of continuous improvement.  
Specifications are subject to change without notice.  
Photos and illustrations may differ slightly from actual products.  
Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

Eaton  
1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
Eaton.com

© 2023 Eaton  
All Rights Reserved  
Publication No. 23-09-015 / 93-48AA\_RevA  
October 2023



9348AA