

4-Port 4K Presentation Switch B321-4X1-HDVC
4K Switch de Presentación de 4 Puertos
Commutateur de présentation 4K à 4 ports
4K Präsentationsschalter mit 4 Anschlüssen
Interruttore di presentazione 4 K 4-Port




Purchased product may differ from image.
El producto comprado puede diferir de la imagen.
Le produit acheté peut différer de l'image.
Das gekaufte Produkt kann vom Bild abweichen.
Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.

EATON

Powering Business Worldwide

Installation

Instalación / Installation / Installazione

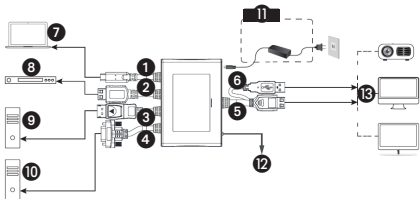

- 1 Up to 1 ft. (0.3 m) USB Type-C pigtail at 4K @ 60 Hz
- 2 Up to 1 ft. (0.3 m) HDMI pigtail at 4K @ 60 Hz
- 3 Up to 1 ft. (0.3 m) DisplayPort pigtail at 4K @ 60 Hz
- 4 Up to 1 ft. (0.3 m) VGA pigtail at 4K @ 60 Hz
- 5 Up to 8 ft. (2.4 m) HDMI pigtail at 4K @ 60 Hz
- 6 Up to 3 ft. (0.9 m) Power USB cable at 4K @ 60 Hz
- 7 USB Type-C Source
- 8 HDMI Source
- 9 DisplayPort Source
- 10 VGA Source
- 11 Optional: Type-C source power cord
- 12 Easily switch sources by pressing a switch button manually
- 13 Projector or Monitor or TV

Español

- 1 USB Type-C flexible de hasta 30.5 cm [1 pie] a 4K @ 60 Hz
- 2 HDMI flexible de hasta 30.5 cm [1 pie] a 4K @ 60 Hz
- 3 DisplayPort flexible de hasta 30.5 cm [1 pie] a 4K @ 60 Hz
- 4 VGA flexible de hasta 30.5 cm [1 pie] a 1080p @ 60 Hz
- 5 HDMI flexible de hasta 2.4 m [8 pies] a 4K @ 60 Hz

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

- 6 Cable USB de Alimentación de hasta 91 cm [3 pies] a 4K @ 60 Hz
 - 7 Fuente USB Type-C
 - 8 Fuente HDMI
 - 9 Fuente DisplayPort
 - 10 Fuente VGA
 - 11 Opcional: Cable de fuente de alimentación Type-C
 - 12 Alterne fácilmente entre las fuentes oprimiendo manualmente un botón del switch
 - 13 Proyector o Monitor o TV
- 6 Jusqu'à 0,9 m (3 pieds) de câble USB d'alimentation en 4K à 60 Hz
 - 7 Source USB Type-C
 - 8 Source HDMI
 - 9 Source DisplayPort
 - 10 Source VGA
 - 11 En option : cordon d'alimentation source de type C
 - 12 Commutez aisément entre les sources en appuyant manuellement sur un bouton de commutation
 - 13 Projecteur ou moniteur ou TV

Français

- 1 Jusqu'à 0,3 m (1 pied) de câble pigtail USB Type-C en 4K à 60 Hz
- 2 Jusqu'à 0,3 m (1 pied) de câble pigtail HDMI en 4K à 60 Hz
- 3 Jusqu'à 0,3 m (1 pied) de câble pigtail DisplayPort Type-C en 4K à 60 Hz
- 4 Jusqu'à 0,3 m (1 pied) de câble pigtail USB Type-C en 4K à 60 Hz
- 5 Jusqu'à 2,4 m (8 pieds) de câble pigtail HDMI en 4K à 60 Hz

Deutsch

- 1 Bis zu 0,3 m USB Type-C-Anschlusskabel bei 4K bei 60 Hz
- 2 Bis zu 0,3 m HDMI-Anschlusskabel bei 4K bei 60 Hz
- 3 Bis zu 0,3 m DisplayPort-Anschlusskabel bei 4K bei 60 Hz
- 4 Bis zu 0,3 m VGA-Anschlusskabel bei 1080p bei 60 Hz

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

- 5 Bis zu 2,4 m HDMI-Anschlusskabel bei 4K bei 60 Hz
- 6 Bis zu 0,9 m USB-Stromkabel bei 4K bei 60 Hz
- 7 USB Type-C-Quelle
- 8 HDMI-Quelle
- 9 DisplayPort-Quelle
- 10 VGA-Quelle
- 11 Optional: Netzkabel der Type-C-Quelle
- 12 Einfaches Wechseln der Quellen durch manuelles Drücken einer Schaltertaste
- 13 Projektor oder Monitor oder TV
- 3 Fino a 1 ft. (0,3 m) Pigtail DisplayPort a 4 K @ 60 Hz
- 4 Fino a 1 ft. (0,3 m) Pigtail VGA a 4 K @ 60 Hz
- 5 Fino a 8 ft. (2,4 m) Pigtail HDMI a 4 K @ 60 Hz
- 6 Cavo di alimentazione USB fino a 3 ft (0,9 m) a 4 K @ 60 Hz
- 7 Sorgente USB Type-C
- 8 Sorgente HDMI
- 9 Sorgente DisplayPort
- 10 Sorgente VGA
- 11 Opzionale: cavo di alimentazione sorgente Type-C
- 12 Commuta facilmente le sorgenti premendo manualmente un pulsante di commutazione.
- 13 Proiettore o monitor o TV

Italiano

- 1 Fino a 1 ft. (0,3 m) Pigtail USB Tipo-C a 4 K @ 60 Hz
- 2 Fino a 1 ft. (0,3 m) Pigtail HDMI a 4 K @ 60 Hz



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
23-10-140 /
93-48F2_RevA
March 2024

Eaton is a registered
trademark.

All trademarks are
property of their
respective owners.